


## FB Series

湿式成型 / La、Coフリー材質

### FB6H

新規設計非推奨

減磁曲線

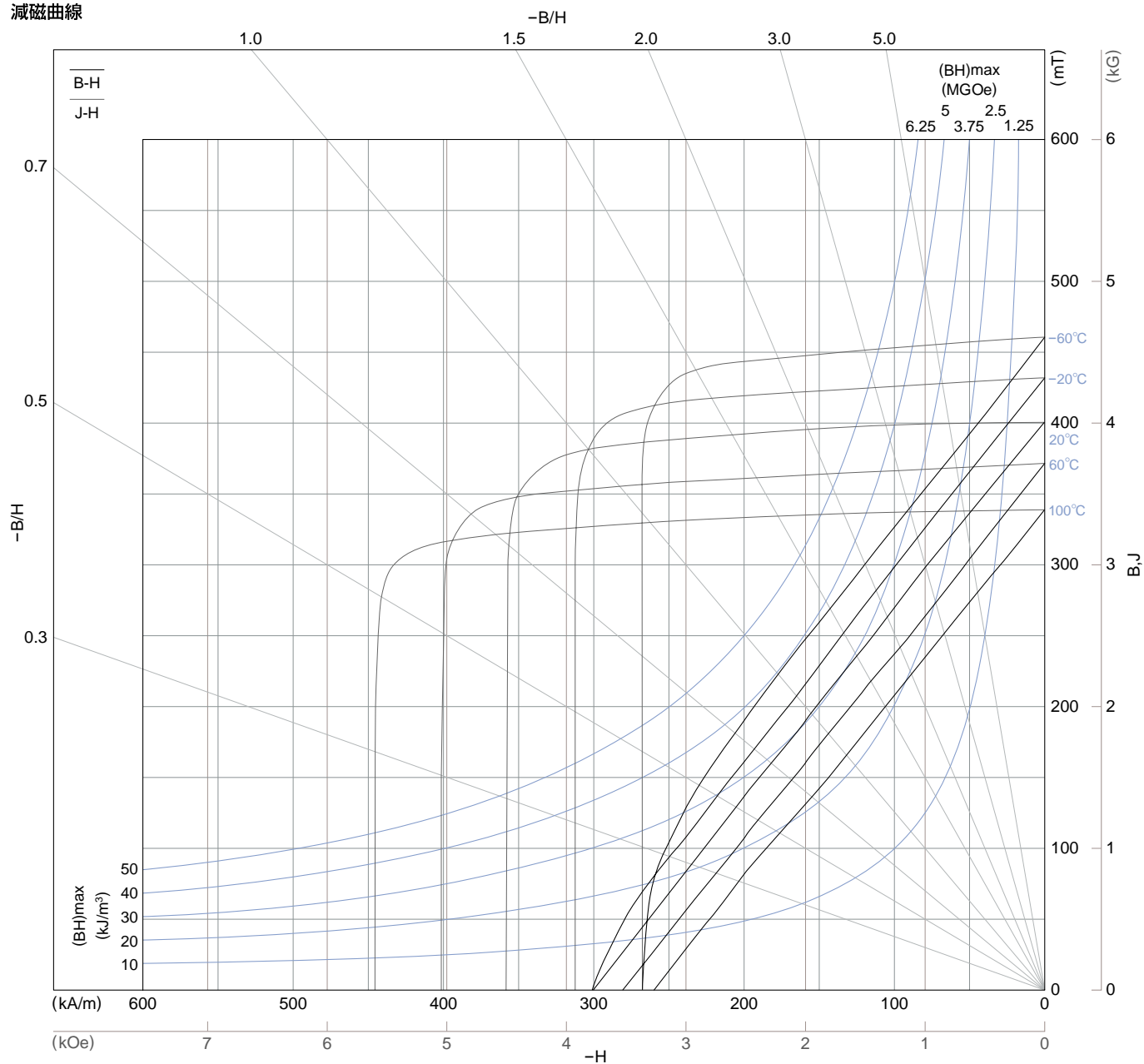

#### 磁気特性

材質名	FB6H		
残留磁束密度 $B_r$	(mT)	$400 \pm 10$	$(4.0 \pm 0.1 \text{ kG})$
保磁力 $H_{cB}$	(kA/m)	$302.4 \pm 12$	$(3.8 \pm 0.15 \text{ kOe})$
保磁力 $H_{cJ}$	(kA/m)	$358.1 \pm 12$	$(4.5 \pm 0.15 \text{ kOe})$
最大エネルギー積 $(BH)_{\text{max}}$	( $\text{kJ/m}^3$ )	$30.3 \pm 1.6$	$(3.8 \pm 0.2 \text{ MGOe})$

△製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。