


## NEOREC Series

53シリーズ/横磁場成型材質

### NEOREC38UX

減磁曲線

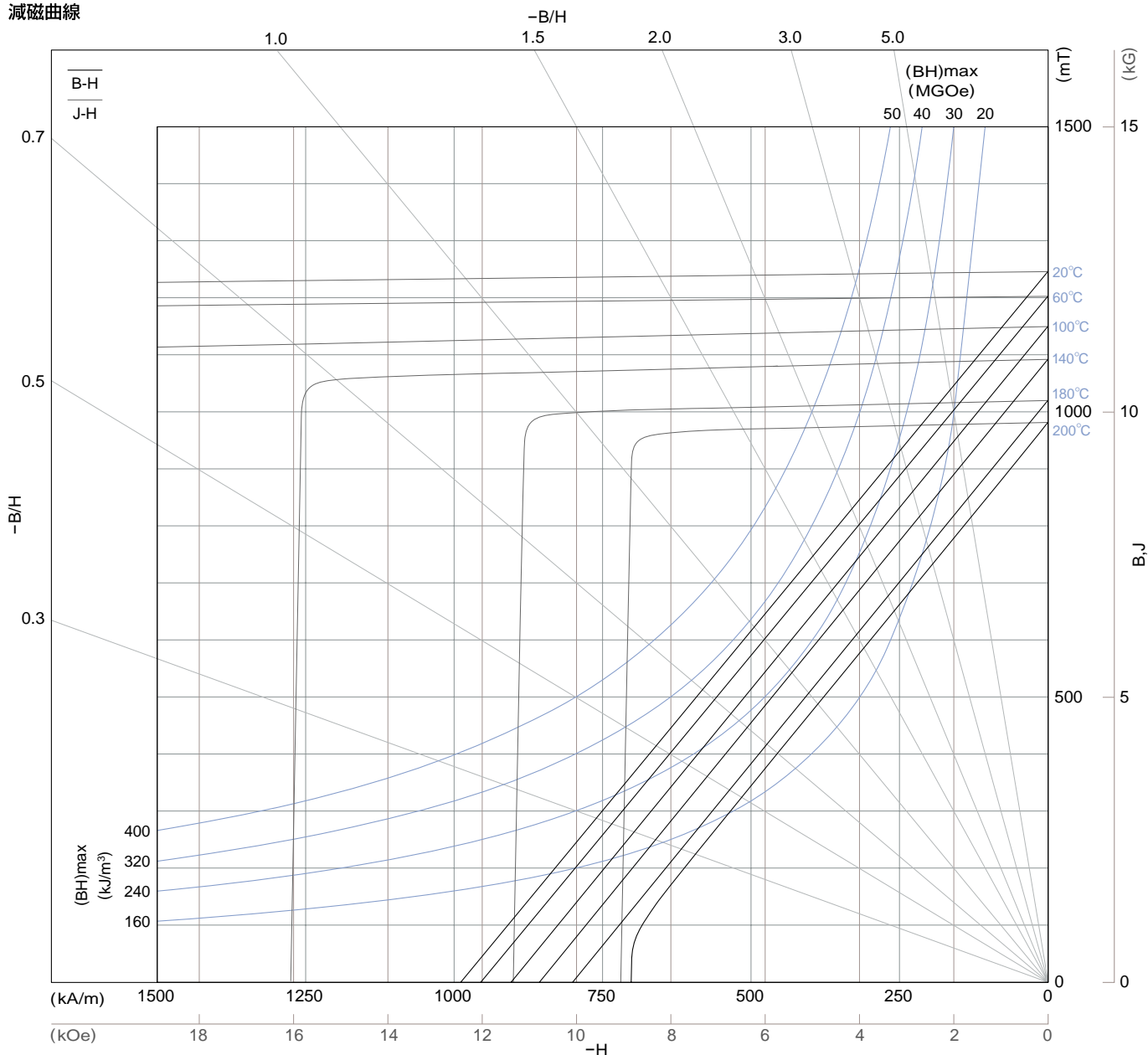

#### 磁気特性

材質名	NEOREC38UX	
残留磁束密度 $B_r$	(mT)	1250±30 (12.5±0.3 kG)
保磁力 $H_{CB}$	(kA/m)	966±56 (12.1±0.7 kOe)
保磁力 $H_{CJ}$	(kA/m)	≥2387 (≥30 kOe)
最大エネルギー積 (BH)max	(kJ/m³)	294±16 (37±2 MGOe)

△ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。