


## NEOREC Series

Dy(ジスプロシウム)フリー / 横磁場成型材質

### NEOREC45MHF

減磁曲線

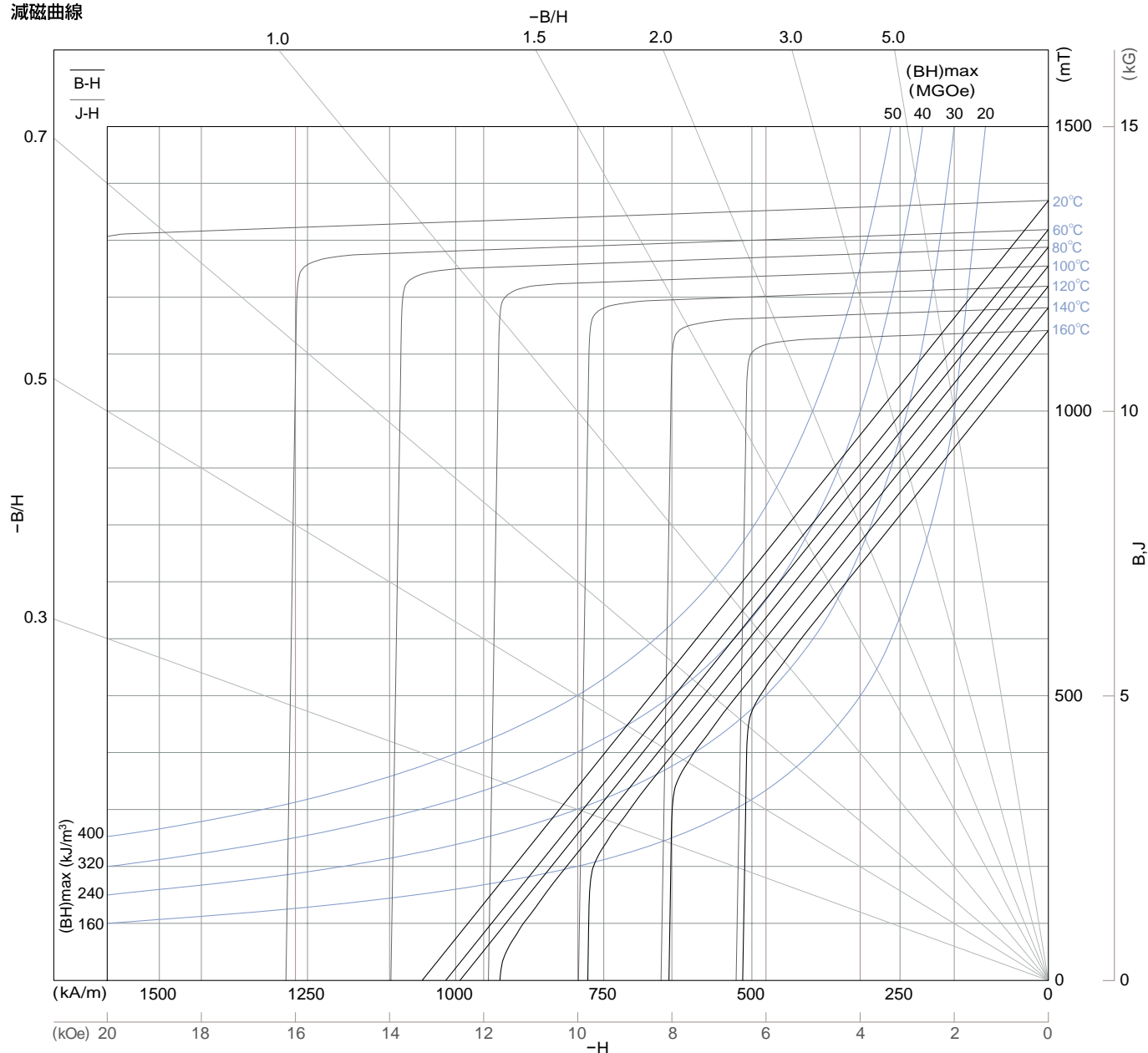

#### 磁気特性

材質名	NEOREC45MHF	
残留磁束密度 $B_r$	(mT)	1370±30 (13.7±0.3 kG)
保磁力 $H_{CB}$	(kA/m)	1051±56 (13.2±0.7 kOe)
保磁力 $H_{CJ}$	(kA/m)	≥ 1512 (≥ 19 kOe)
最大エネルギー積 (BH)max	(kJ/m³)	360±20 (45.2±2.5 MGOe)

△ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。