


NEOREC Series

Dy(ジスプロシウム)フリー / 横磁場成型材質

NEOREC47HF

減磁曲線

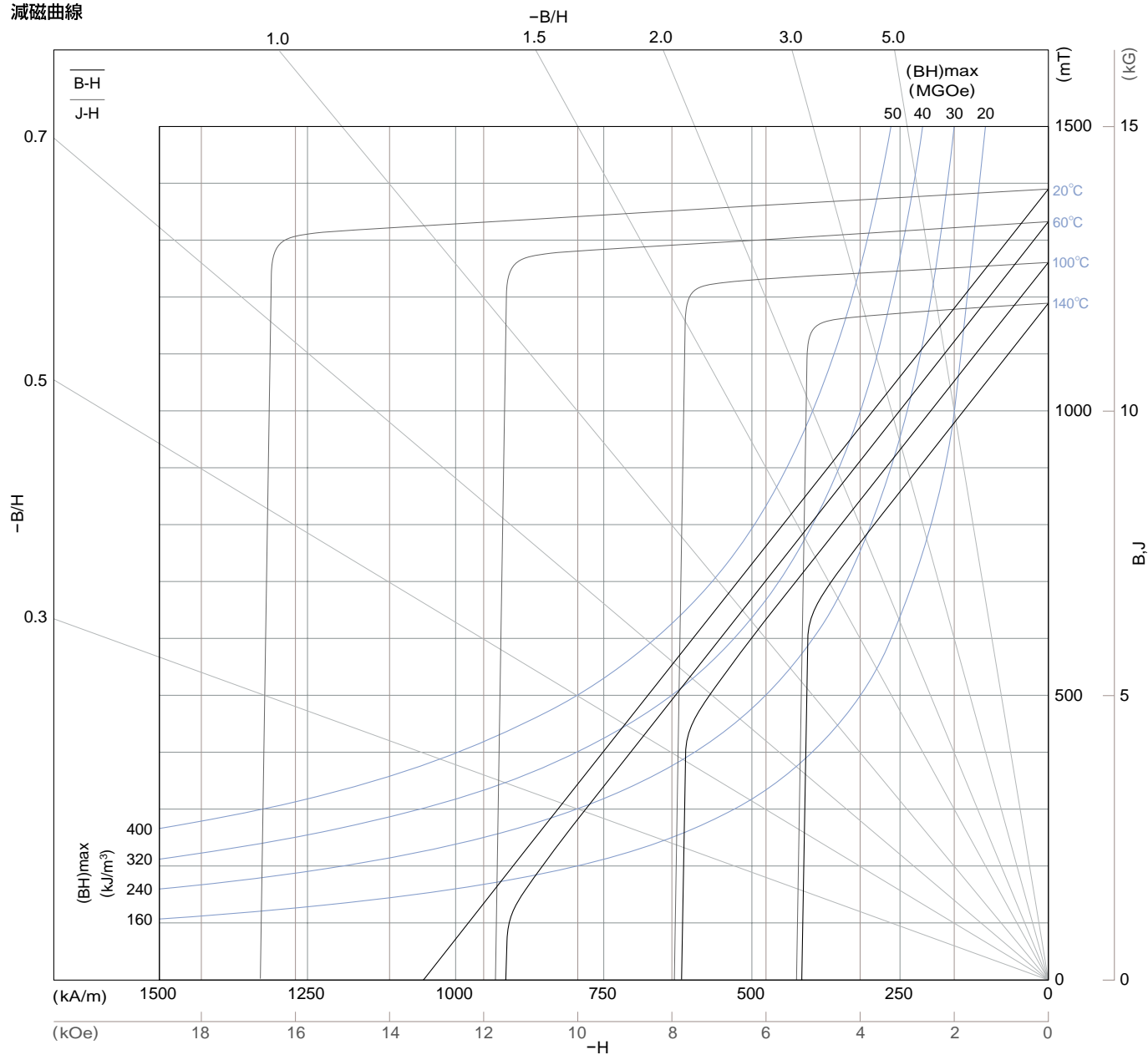

磁気特性

材質名	NEOREC47HF	
残留磁束密度 B_r	(mT)	1390±20 (13.9±0.2 kG)
保磁力 H_{CB}	(kA/m)	1058±48 (13.3±0.6 kOe)
保磁力 H_{CJ}	(kA/m)	≥ 1273 (≥ 16 kOe)
最大エネルギー積 $(BH)_{max}$	(kJ/m³)	366±16 (46±2 MGOe)

△ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。