


NEOREC Series

Dy(ジスプロシウム)フリー / 横磁場成型材質

NEOREC50BF

減磁曲線

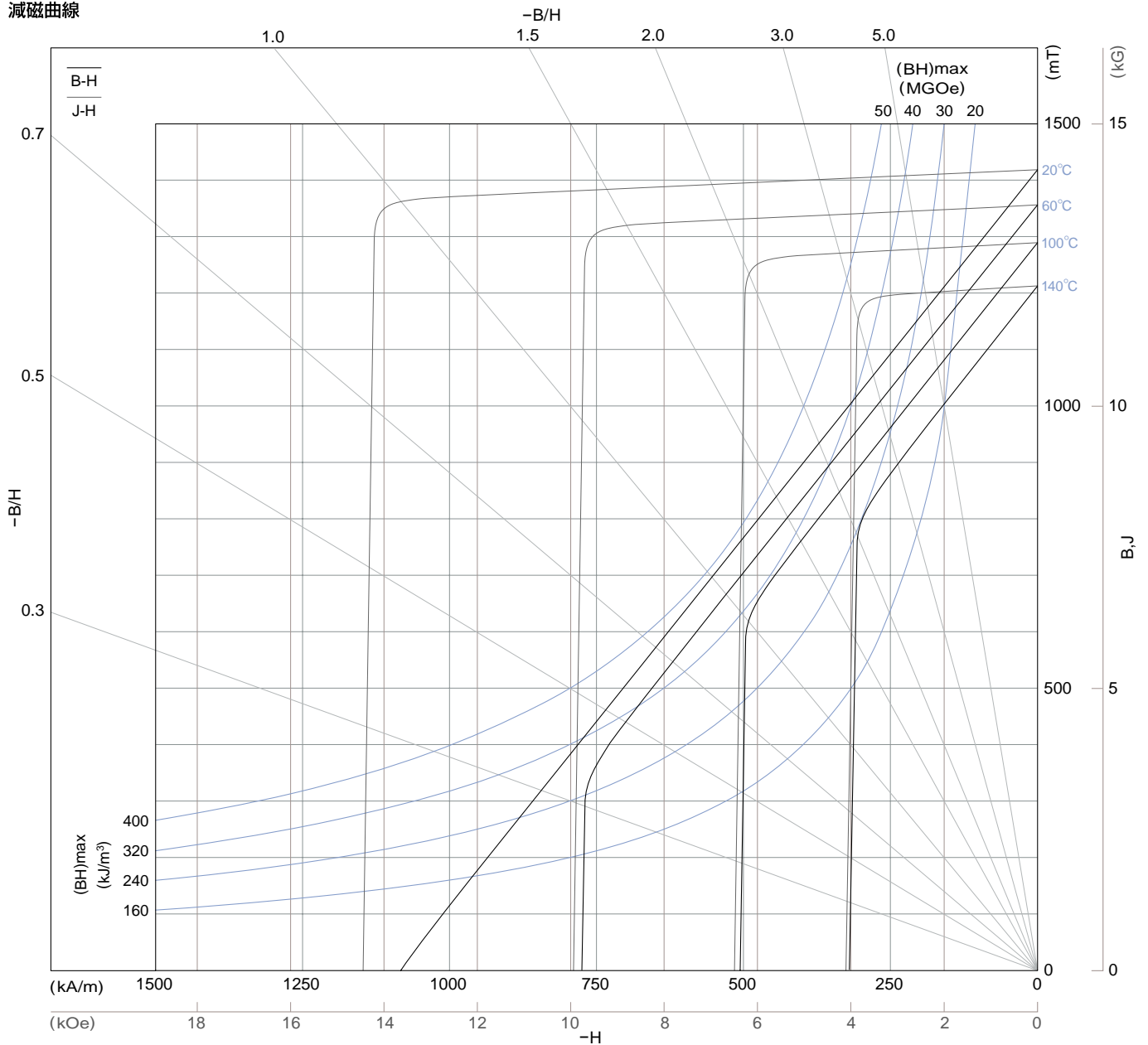

磁気特性

材質名	NEOREC50BF	
残留磁束密度 B_r	(mT)	1420±20 (14.2±0.2 kG)
保磁力 H_{CB}	(kA/m)	1090±48 (13.7±0.6 kOe)
保磁力 H_{CJ}	(kA/m)	≥ 1114 (≥ 14 kOe)
最大エネルギー積 $(BH)_{max}$	(kJ/m ³)	390±16 (49±2 MGOe)

△製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。