

小型、高SN比MEMSマイクロフォン

Small sized & high SNR MEMS Microphones

特長

- 世界最高レベルのSN比 ~74dB
- 優れたAOP (Acoustic Overload Point) ~136dB
- 小型形状 (最小サイズ 2.7 x 1.85 x T0.9 mm)

主要用途

- スマートフォン、ブルートゥースヘッドセット
- AIスピーカー、ビデオ会議システム
- プロオーディオマイク
- ノイズキャンセル

特性




T4076
Analog Output
SNR : 62dB
AOP: 124dB
2.75 x 1.85 x T0.9 [mm]

NEW




ICS-40740
Analog Output
SNR : 70dB
AOP: 132dB
4.0 x 3.0 x T1.2 [mm]

NEW

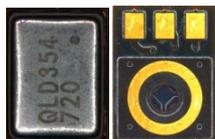

ICS-40730
Analog Output
SNR : 74dB
AOP: 124dB
4.72x3.76xT3.5 [mm]

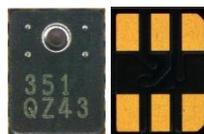

ICS-41351
Digital Output
SNR : 65dB
AOP: 120dB
3.5 x 2.65 x T0.98 [mm]

ICS40300
Analog Output
SNR : 63dB
AOP: 130dB
Bandwidth : 6 Hz to 20 kHz
4.72 x 3.76 x T3.5 [mm]

