


株式会社ダックス様ご提供

Dux CPU Board HFMB-57

Intel® Atom® プロセッサ E3900シリーズ搭載 Mini-ITXマザーボード

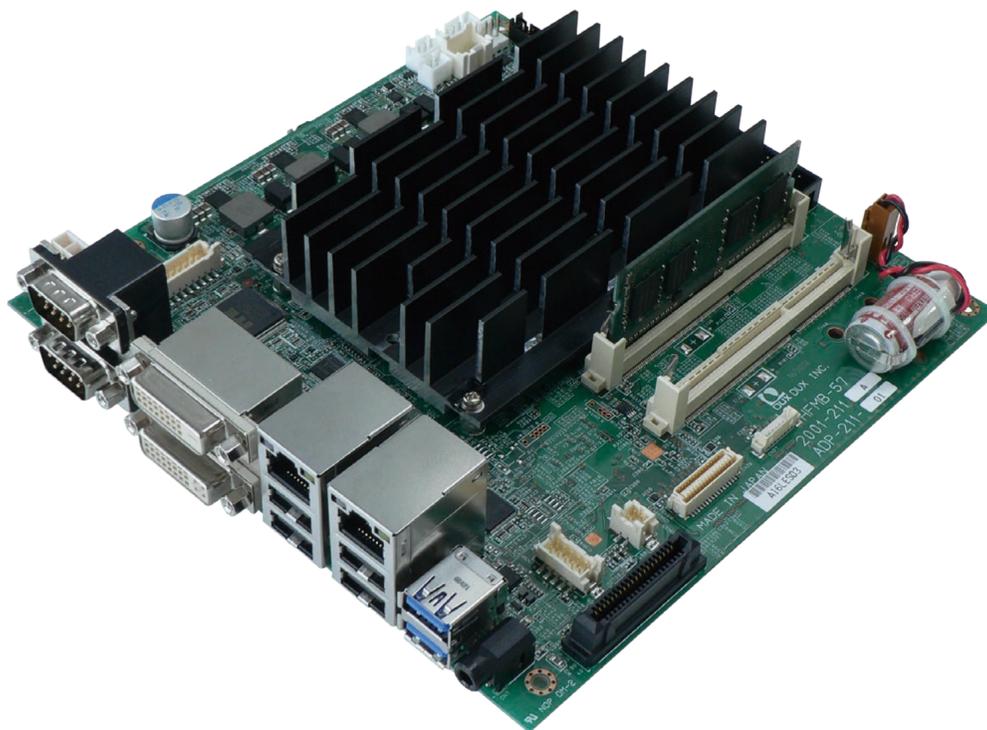

プロセッサ	Intel Atom® プロセッサ E3900 シリーズ搭載
コア数	4 / 2
キャッシュ	1MB
BIOS	Insyde H2O™ BIOS
メモリ	PC3-12800 SO-DIMM (204pin SO-DIMM slot×2 最大8GB) ECC対応
USB	USB3.0×2、USB2.0×4、USB2.0×2(BOX)
シリアルポート	RS-232C×2、RS-232C×2(BOX)
ネットワーク	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2
グラフィックス	内蔵ビデオ DVI-I、DVI-D、LVDS
サウンド	HD AUDIO ライン出力、ライン入力、マイク入力 (モノラル)
ストレージ	SATA SSD (TDK SDS1Bシリーズ)
拡張バス	PCI Express [x4]×1 or [x1]×2
電源	DC 12V 単一電源
対応OS	Microsoft Windows 10 / Linuxなど
冷却仕様	ヒートシンク搭載、ファンレス、温度拡張対応
外形寸法	170(W)×170(D)mm