


株式会社ダックス様ご提供

# Dux CPU Board HFMB-80

Intel® Xeon® E3 /第6世代Intel® Core™ i3/  
Celeron®プロセッサ搭載Mini-ITXマザーボード

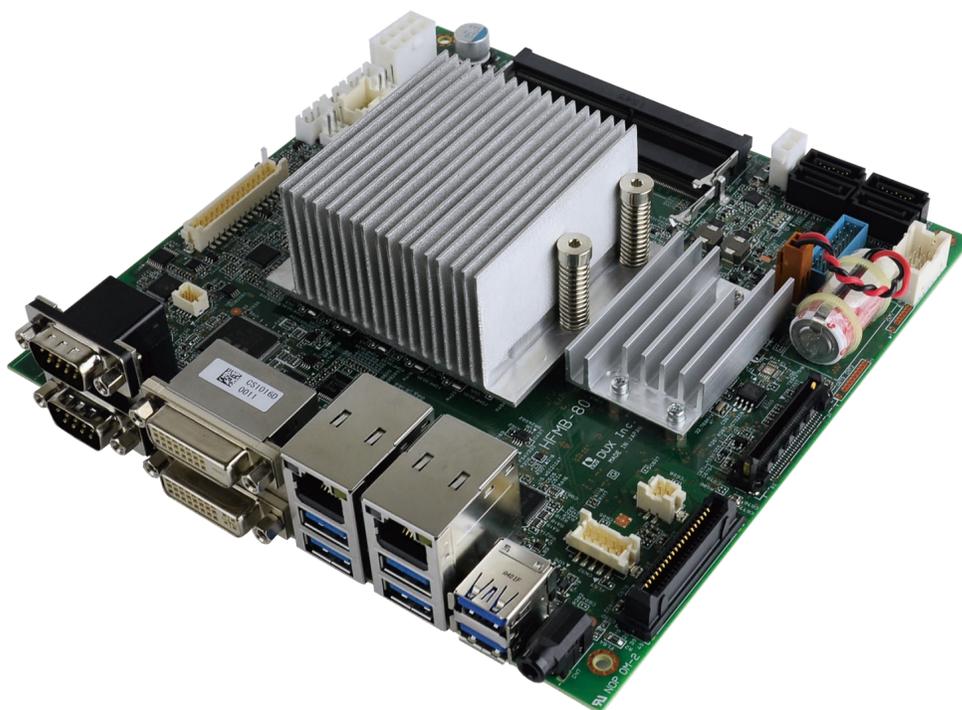

プロセッサ	インテル® Xeon®/第6世代Intel® Core™i3/Celeron®プロセッサ
キャッシュ	8MB / 3MB / 2MB
チップセット	インテル® CM236 チップセット
BIOS	Insyde H <sub>2</sub> O™ BIOS
メモリ	PC4-17000 SO-DIMM (260pin SO-DIMM slot×2 最大16GB) ECC対応
USB	USB 3.0×6 USB 3.0×2(BOX)
シリアルポート	RS-232C×4
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2
グラフィックス	DVI-D、DVI-I、DisplayPort
オーディオ	HDAudio ライン出力 (φ3.5mm ステレオミニジャック)
ストレージ	SATA 3.0(6Gbps)×4、CFast×1
CFast	CFast (TDK CAS1B series)
拡張I/F	PCI Express [x4] x 1 or [x1] x 4
電源	DC 12V 単一電源
対応OS	Windows 10、Windows 8、Windows 7、Linuxなど
冷却仕様	ヒートシンク搭載 エアフローによる
外形寸法	170(W)×170(D)