


## NEOREC Series

53シリーズ / 横磁場成型材質

### NEOREC40TH

減磁曲線

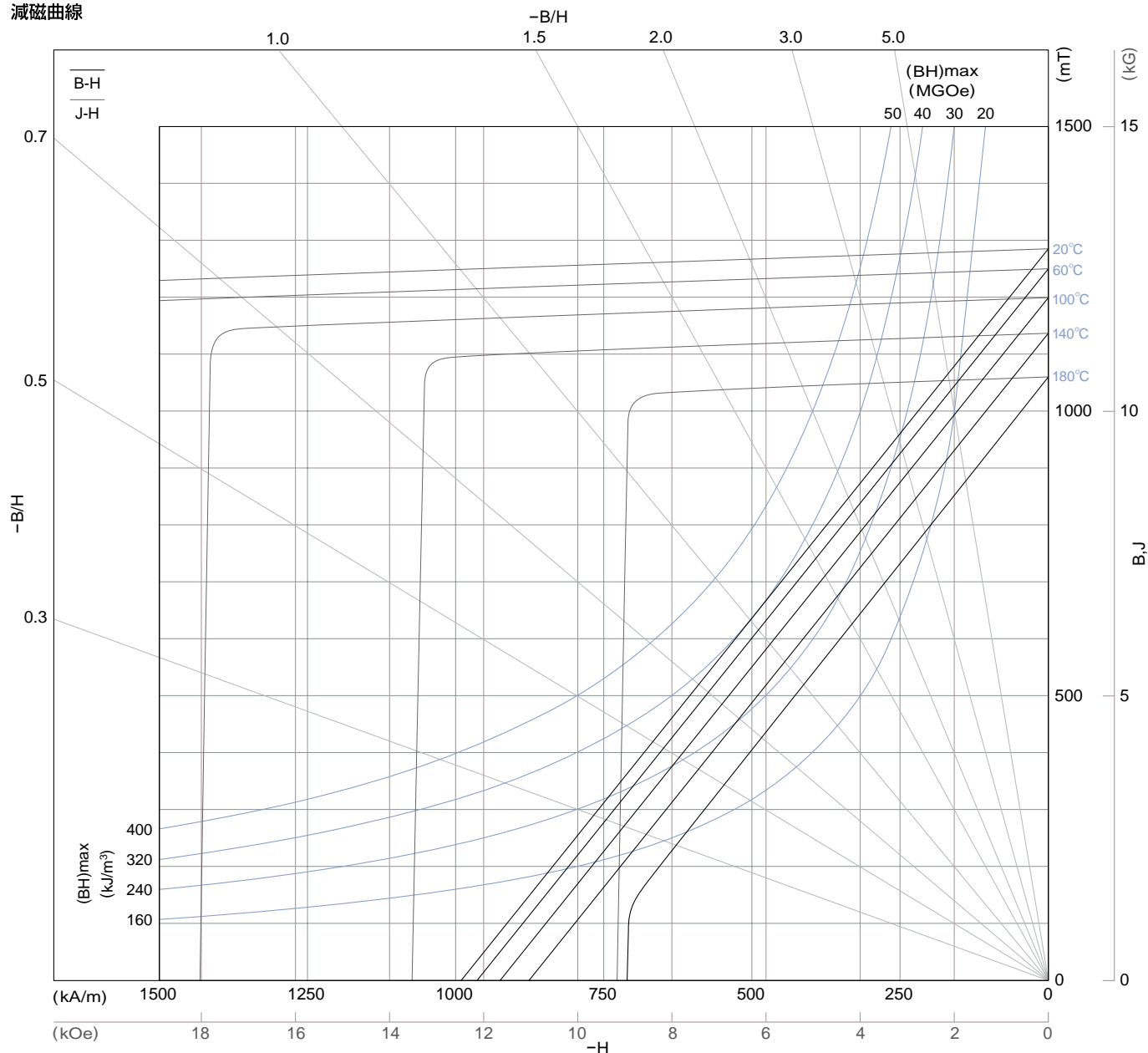

#### 磁気特性

材質名	NEOREC40TH	
残留磁束密度 $B_r$	(mT)	1285±30 (12.85±0.3kG)
保磁力 $H_{CB}$	(kA/m)	993±56 (12.5±0.7kOe)
保磁力 $H_{CJ}$	(kA/m)	≥2109 (≥26.5kOe)
最大エネルギー積 $(BH)_{max}$	(kJ/m <sup>3</sup> )	319±16 (40.1±2MGOe)

△ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。