


== 注 ==

- 1: 型名及び仕様規格書により定められた入力電圧範囲、定格出力電圧、最大出力電流、製造国名、安全規格マーク（認定品のみ）が表示されます。
- 2: 推奨締付けトルク値(M3.5): 1.0-1.4N.m(10.2-14.2kgf.cm)
- 3: 推奨使用線径 : AWG16-20

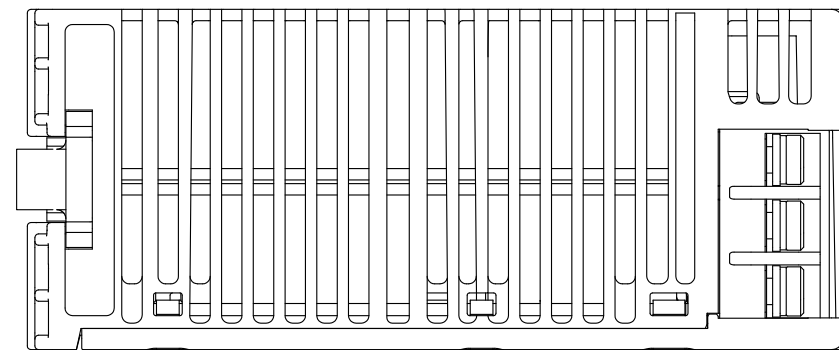

(unit : mm)

MODEL NAME	DRJ100/C2
<b>TDK-Lambda</b>	
A268-02-11/C2	