


== 注 ==

1: 型名及び仕様規格書により定められた入力電圧範囲、定格出力電圧、
最大出力電流、製造国名、安全規格マーク（認定品のみ）が表示されます。

2: 推奨締付けトルク値: 入出力端子 1.0N.m (10.2kgf.cm)
⊕端子 1.0N.m (10.2kgf.cm)

3: 推奨使用線径 : AWG16-20

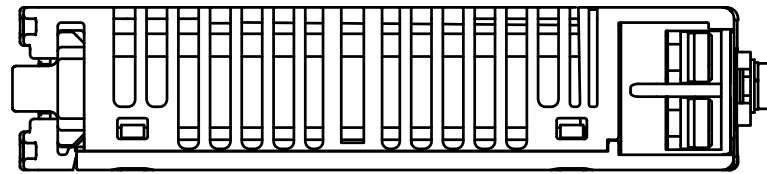

(unit : mm)

MODEL NAME	DRJ30
TDK-Lambda	

A266-02-11